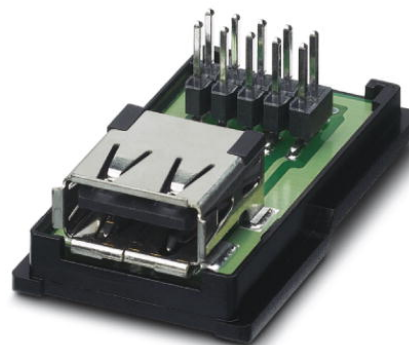


VS-04-BUA-FK-F/IP67

Artikelnummer: 1653854

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1653854>

USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patchpanel und Service-Interface

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918970185
Verkaufsgruppe	D531
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Gewicht/Stück	0,0148 KG
Katalogseitenangabe	Seite 310 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
29.02.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	4
Steckzyklen	≥ 1000
Anschlussart	Flachbandkabelanschluss, Raster 2,54 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC
Material Kontaktträger	PET
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schutzart	IP20


Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	30 V
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	USB 2.0

Zeichnungen

Schemazeichnung

Pin	USB A
1	VBUS
2	
3	Shield
4	
5	D-
6	D+
7	Shield
8	
9	GND
10	

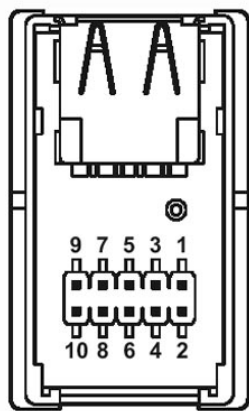

Kontaktbelegung

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten